


品番：EA715DL

品名：台はかり用データロガー

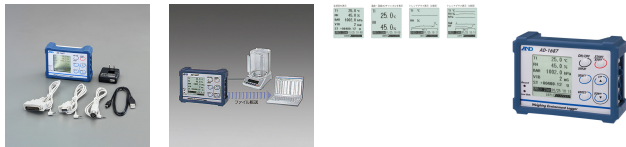

販売価格	45,400円(税抜) / 49,940円(税込)		
カタログ価格	45,400円(税抜) / 49,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/17 16:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0759ページ0761ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-1687
測定範囲	温度:0~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:500~1100hPa 振動:0~2000Gal	最小目盛	温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 気圧:0.1hPa 振動:1Gal
精度	温度:±0.5℃(25℃時) 湿度:±3%(20~80%) 気圧:±4hPa(0~50℃) 振動:±20%(静加速度)	記録データ数	最大10,000 セット(日付・時刻付き)
適合機種	RS-232Cをインターフェイスにもつ A&Dの計量器	電源	単3電池×2本(付属)またはRS- 232C・USBより給電、またはAC電源
付属品	天びん・はかり接続用RS-232C通信 ケーブル(3種、各1m)、PC接続用 mini-BタイプUSBケーブル(1m)、モニ ター用単3形乾電池2個、ACアダプタ (USB電源用)、取扱説明書	サイズ	127(W)×36(D)×90(H)mm(プロテ クタ含む)
重量	約275g(電池、プロテクタ含む)	データ記録間隔	1、2、5、10、15、20、30秒 1、2、5、10、15、20、30、60分
電池寿命	約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に 計測した場合)	時計の誤差	最大±1分/月
対応OS	Windows XP、Vista、7(32ビット版 /64ビット版)、8.1、10(64ビット版)	動作温湿度範囲	0~60℃/85%RH以下(結露しないこ と)

	macOS X 10.10 Yosemite、macOS 10.12 Sierra (csvのデータ取り込みのみ対応)	
--	---	--

温度・湿度・気圧・振動のセンサを搭載

天びん・はかりと→計量環境ロガー→パソコンを繋ぐことで、計量値と環境データをリアルタイムに転送できます。(Windows PCのみ)

単体で温度・湿度・気圧・振動のデータを記録します。電源は乾電池、PCなどからのUSB電源、ACアダプタでとることが出来ます。

付属のUSB ケーブルでパソコンに接続し取得したデータを転送できます。電源はパソコンからとることが出来ます。

コンパレータ機能 (HI、OK、LO 3段): 温度・湿度・気圧のみ

ピークホールド機能 (振動)

防塵防滴構造 (IP65相当)

RS-232Cインターフェイス内蔵

注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.