


品番：EA715DL

品名：台はかり用データロガー

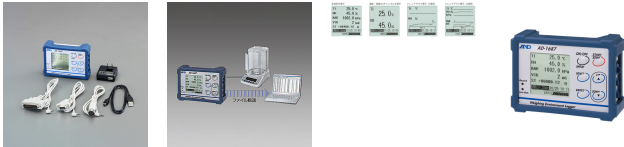

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 45,400円(税抜) / 49,940円(税込) | | |
| カタログ価格 | 45,400円(税抜) / 49,940円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/30 12:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0759ページ0761ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
| メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | AD-1687 |
| 測定範囲 | 温度:0~60℃ 湿度:0~100%RH 気圧:500~1100hPa 振動:0~2000Gal | 最小目盛 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 気圧:0.1hPa 振動:1Gal |
| 精度 | 温度:±0.5℃(25℃時) 湿度:±3%(20~80%) 気圧:±4hPa(0~50℃) 振動:±20%(静加速度) | 記録データ数 | 最大10,000 セット(日付・時刻付き) |
| 適合機種 | RS-232Cをインターフェイスにもつ A&Dの計量器 | 電源 | 単3電池×2本(付属)またはRS- 232C・USBより給電、またはAC電源 |
| 付属品 | 天びん・はかり接続用RS-232C通信 ケーブル(3種、各1m)、PC接続用 mini-BタイプUSBケーブル(1m)、モニ ター用単3形乾電池2個、ACアダプタ (USB電源用)、取扱説明書 | サイズ | 127(W)×36(D)×90(H)mm(プロテ クタ含む) |
| 重量 | 約275g(電池、プロテクタ含む) | データ記録間隔 | 1、2、5、10、15、20、30秒 1、2、5、10、15、20、30、60分 |
| 電池寿命 | 約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に 計測した場合) | 時計の誤差 | 最大±1分/月 |
| 対応OS | Windows XP、Vista、7(32ビット版 /64ビット版)、8.1、10(64ビット版) | 動作温湿度範囲 | 0~60℃/85%RH以下(結露しないこ と) |

| | | |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
| | macOS X 10.10 Yosemite、macOS 10.12 Sierra (csvのデータ取り込みのみ対応) | |
|--|-------------------------------------------------------------|--|

温度・湿度・気圧・振動のセンサを搭載

天びん・はかりと→計量環境ロガー→パソコンを繋ぐことで、計量値と環境データをリアルタイムに転送できます。(Windows PCのみ)

単体で温度・湿度・気圧・振動のデータを記録します。電源は乾電池、PCなどからのUSB電源、ACアダプタでとることが出来ます。

付属のUSBケーブルでパソコンに接続し取得したデータを転送できます。電源はパソコンからとることが出来ます。

コンパレータ機能(HI、OK、LO 3段):温度・湿度・気圧のみ

ピークホールド機能(振動)

防塵防滴構造(IP65相当)

RS-232Cインターフェイス内蔵

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.