

品番 : EA716DK-1

 
 


品名 : 0-100 硬度計(ゴム用/標準型)



販売価格	39,400円(税抜) / 43,340円(税込)		
カタログ価格	39,400円(税抜) / 43,340円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 14:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0753ページ		



寸法	56(W)×27(D)×113(H)mm
重量	185g
測定範囲	0~100
精度	±1目盛
試験荷重値	550~8,050mN
押針高さ	2.5mm
押針形状	35°円錐台形
標準規格	JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240

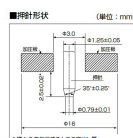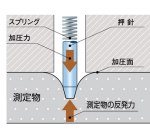

仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	DM-104A
針タイプ	標準型	測定範囲	0~100
サイズ	56(W)×27(D)×113(H)mm	重量	185g
最小目盛	1	精度	±1目盛
ダイヤル径	51mm	試験荷重値	550~8,050mN
押針高さ	2.5mm	押針形状	35°円錐台形
準拠規格	JIS K 6253 ISO 7619 ASTM D 2240		
一般ゴム用(タイヤ、ゴムホースなど)			
手押し測定専用			
標準型: 押針を測定物から離すと指針が0へと戻ります。			
使いやすさを追求した機能的デザイン			
見やすいオリジナル目盛			
校正証明書発行可(別料金)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.