


品番：EA716DK-4

品名：0-100 硬度計(ゴム用/置針型)

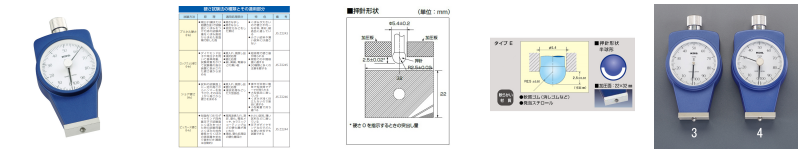

販売価格	52,700円(税抜)／ 57,970円(税込)		
カタログ価格	52,700円(税抜)／57,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/04 19:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	DM-207E
針タイプ	置針型	測定範囲	0～100
サイズ	56(W)×27(D)×113(H)mm	重量	185g
最小目盛	1	精度	±1目盛
ダイヤル径	51mm	試験荷重値	550～8,050mN
押針高さ	2.5mm	押針形状	半球形
準拠規格	JIS K 6253		
一般ゴム用（消しゴム、低硬さエラストマーなど）			
手押し測定専用			
置針型：指針は0へと戻りますが置針が最大値に残ります。押し込み直後に最大値が下がるような測定物や、直接指針が見えない場合でも押針で値が簡単に確認できます。			
使いやすさを追求した機能的デザイン			
見やすいオリジナル目盛			
校正証明書発行可（別料金）			

代替品



品番 EA716DK-2
コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.