



品番：EA719AP-3

品名：200x140mm T型スクエアー

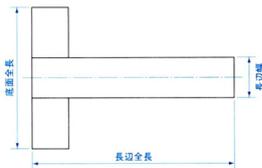

販売価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
カタログ価格	14,400円(税抜) / 15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/18 17:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0760ページ		

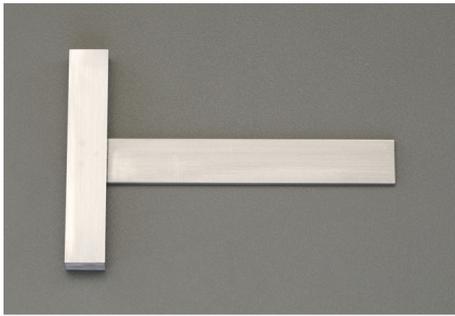

#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	TS-200
サイズ(mm)	200×140	直角度(mm)	±0.04
呼び寸法	200mm	長片全長	200mm
長片幅	29mm	長片厚	3.5mm
底面全長	140mm	底面幅	24mm
底面厚	14mm	重量	500g
材質	本体:機械構造用炭素鋼	用途	一般工作、ケガキ用

長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鉸止めされた台付スコヤです。

端面からの直角ケガキ作業に最適です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.