

 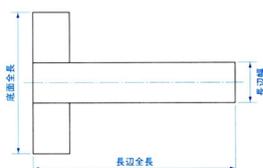


品番：EA719AP-5

品名：300x200mm T型スクエアー

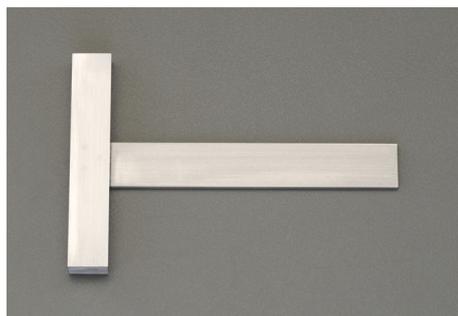

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,100円(税抜) / 19,910円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/03/06 18:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0735ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------|---------|-----------|
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TS-300 |
| サイズ(mm) | 300×200 | 直角度(mm) | ±0.05 |
| 呼び寸法 | 300mm | 長片全長 | 300mm |
| 長片幅 | 35mm | 長片厚 | 4mm |
| 底面全長 | 200mm | 底面幅 | 30mm |
| 底面厚 | 18mm | 重量 | 1.2kg |
| 材質 | 本体:機械構造用炭素鋼 | 用途 | 一般工作、ケガキ用 |

長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鉋止めされた台付スコヤです。

端面からの直角ケガキ作業に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.