


品番：EA719DB-11A

品名：75x25x36mm Vブロック(角度調整付)

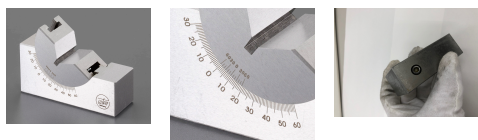

販売価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/06/17 11:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		




付属レンチで任意の角度に調整できます

#### 仕様

適応パイプ径	φ5~30mm	可変角度	60°(目盛付)
V溝角度	90°	サイズ	75×25×36(H)mm
重量	0.4kg	材質	特殊硬化鋼(高炭素鋼)
硬度	HRC 52-55	長方形/直角の公差	0.005mm
角度公差/精度	10分		

付属レンチで任意の角度に調整できます。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA719DB-41</p> <p><b>コメント</b> 形状・適応パイプ異なります。</p>
--	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.