



品番 : EA719DB-33

品名 : 80x67x96mm Vブロック(マグネット付/2個)

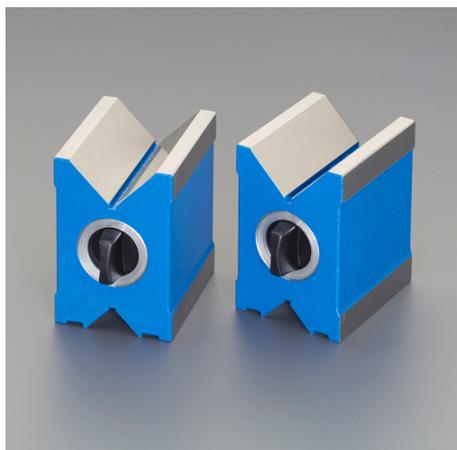

販売価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
カタログ価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/06 18:24現在)		
商品入数	2	販売単位	ST
カタログページ	0734ページ		

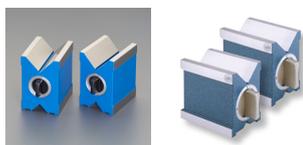

#### 仕様

適応パイプ(mm)	φ6~66	サイズ(mm)	80×67×96
重量(kg)	2.9(1個当たり)	平行精度	0.004mm
V溝直角度	90°	入数	2個
材質	特殊鋼	吸着力(上・下面/V溝)	400/900N
上・下面/V溝に磁力が働きます。			
磁力切替可能です。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.