

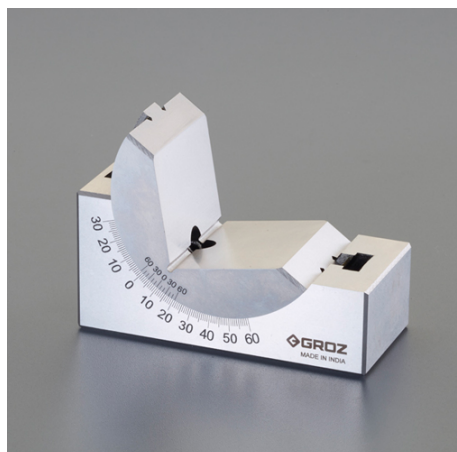


品番 : EA719DB-43

品名 : 101.5x 45x 50mm Vブロック(角度調整付)

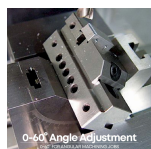


販売価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
カタログ価格	26,700円(税抜) / 29,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/06/17 15:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		

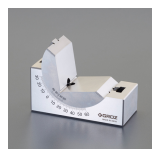

Precisely Hardened



 Position and Angle



カタログ訂正

25/09/16 サイズ: (誤)95×45×50(H) (正)101.5×45×50(H) (No.56,57 1284)

仕様

適応パイプ(mm)	φ4~57	サイズ	101.5(L)×45(W)×50(H)mm
可変角度	0~60°(目盛り付)	V溝角度	90°
材質	工具鋼	硬度	HRC50~55
直角度	0.01mm(10μm)	重量(kg)	1.25

角度が必要な穴あけ、フライス加工、セットアップ作業に役立ちます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.