
 
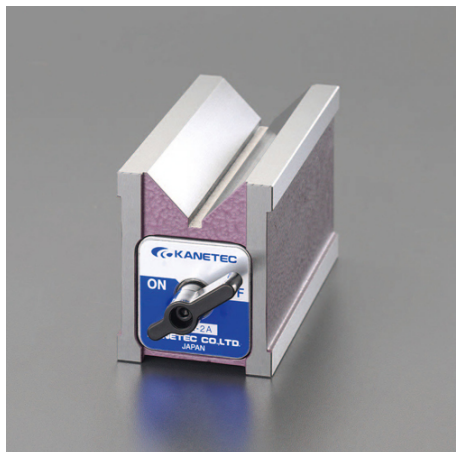


品番：EA719DG-11

品名：80x60x 73mm/300N V形マグネットホルダー



販売価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
カタログ価格	30,300円(税抜) / 33,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/02 14:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		

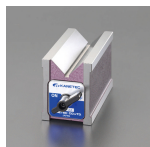

#### 仕様

メーカー	カネテック	型番	KVA-1A
適応パイプ径(φ mm)	8~50	吸着力	300N(30kgf)
重量(kg)	2.0	サイズ(mm)	60×80×73(H)
精度(平行度/平面度/直角度)	10/10/20 μm		

丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具に

放電加工での保持具。

三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具

切換レバー脱着式。(六角対辺は8mm)

上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。

ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。(ON-OFF切換えは1箇所となります)

防滴、耐油構造です。

2面以上の吸着面に同時にワークを吸着させた場合は、各々の吸着力が低下しますので、ご注意ください。

#### 代替品

	品番	EA719DG-12
--	----	------------



コメント 仕様ご確認下さい

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.