



品番：EA719DH-2

品名：100x70x 95mm/686N V型マグネットホルダー

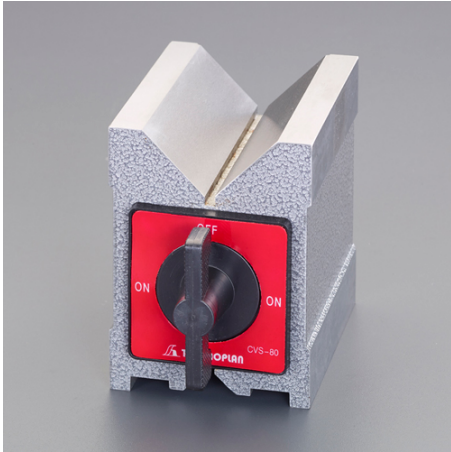

販売価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
カタログ価格	32,600円(税抜) / 35,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

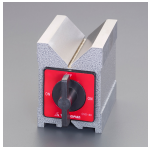

仕様


メーカー	テクノプラン	型番	CVS-100
用途	・穴あけ、ケガキ、タッピング、放電、ワイヤーカット加工での異型物切削時の作業保持具として	吸着力	686N(70kgf)
精度	平行度・平面度:10 μ m 直角度:20 μ m	適応パイプ	ϕ 20~60mm
サイズ(W×D×H)	70×100×95mm	重量	4.0kg

レバー式のため磁力のON/OFFが簡単に行えます。

吸着面は上下、背面(一部)の3面です。

裏面V溝付き

代替品

	<p>品番 EA719DL-2</p> <p>コメント 仕様ご確認ください</p>
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.