


品番 : EA719DL-1

品名 : 95x70x 80mm Vブロック(マグネット付)

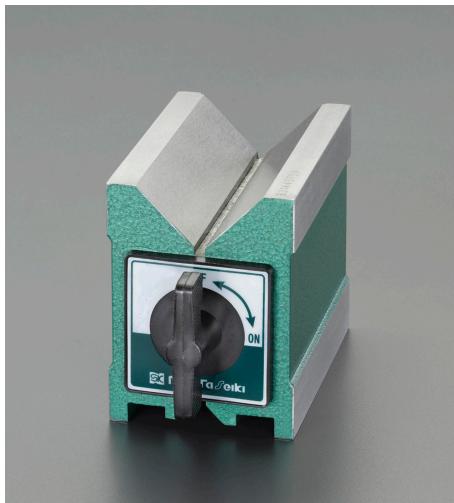

販売価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜)／26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/01/13 11:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MV-80G
適応パイプ(mm)	φ10~67	吸着力	140N
重量(kg)	2.9	サイズ(mm)	95×70×80
平行度	0.025mm/100mm	直角度	0.025mm/100mm
V溝の底の幅	約5mm	V溝角度	90°
材質	鋳鉄、フェライト磁石	用途	ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として
注意	※吸着力はφ20mmのミガキ丸棒を吸着した時の値です。 ※個体差があるため、2個1組で使用する場合はご注意ください。 ※本体寸法はレバー部を含みません。		
レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。			
研磨仕上品です。			
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

