



品番：EA719DL-1

品名：95x70x 80mm Vブロック(マグ ネット付)

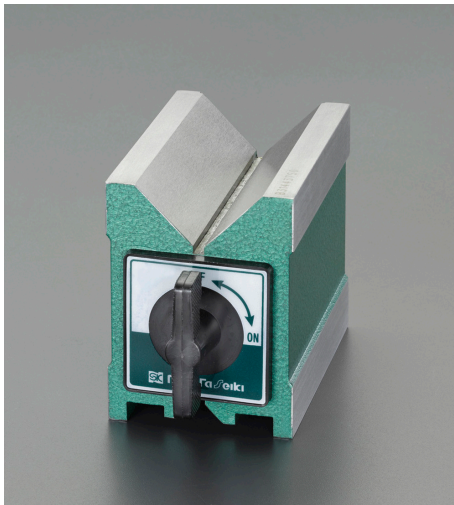

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/04 22:56現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0734ページ                      |      |   |

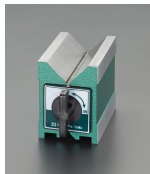

#### 仕様

|           |  |         |                    |
|-----------|--|---------|--------------------|
| メーカー      | 新潟精機   | 型番      | MV-80G             |
| 適応パイプ(mm) | φ10~67   | 吸着力     | 140N               |
| 重量(kg)    | 2.9  | サイズ(mm) | 95×70×80           |
| 平行度       | 0.025mm/100mm  | 直角度     | 0.025mm/100mm      |
| V溝の底の幅    | 約5mm   | V溝角度    | 90°                |
| 材質        | 鋳鉄、フェライト磁石   | 用途      | ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として |
| 注意        | ※吸着力はφ20mmのミガキ丸棒を吸着した時の値です。<br>※個体差があるため、2個1組で使用する場合はご注意ください。<br>※本体寸法はレバー部を含みません。 |         |                    |

レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。

研磨仕上り品です。

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

