



品番 : EA719DL-2

品名 : 95x70x100mm Vブロック(マグネット付)

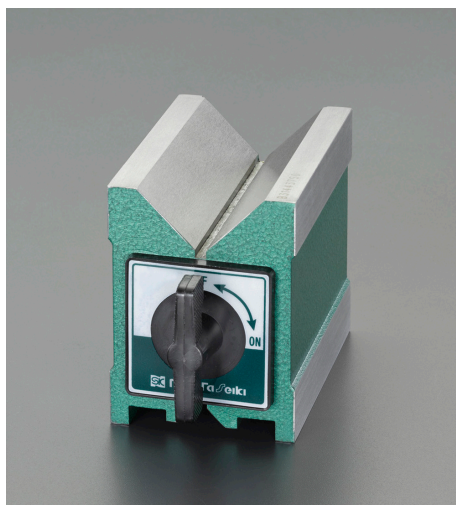

販売価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
カタログ価格	31,000円(税抜) / 34,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		

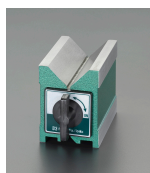

#### 仕様

メーカー	新潟精機	型番	MV-100G
適応パイプ(mm)	φ10~67	吸着力	180N
重量(kg)	3.7	サイズ(mm)	95×70×100
平行度	0.025mm/100mm	直角度	0.025mm/100mm
V溝の底の幅	約5mm	V溝角度	90°
材質	鋳鉄、フェライト磁石	用途	ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として
注意	※吸着力はφ20mmのミガキ丸棒を吸着した時の値です。 ※個体差があるため、2個1組で使用する場合はご注意ください。 ※本体寸法はレバー部を含みません。		

レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。

研磨仕上り品です。

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。

#### 代替品

品番	EA719DL-1
----	-----------



コメント 変更点:吸着力、重量

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.