
品番: EA719DL-2

品名:95x70x100mm Vブロック(マグネット付)

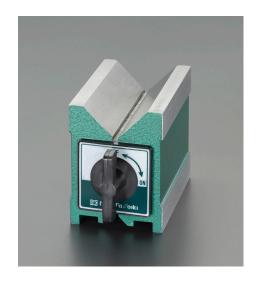

販売価格	25,000円 (税抜)/27,500円(税込)				
カタログ価格	25,000円(税抜)/27,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 07:02現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					



仕様

メーカー	新潟精機	型番	MV-100G
適応パイプ(mm)	φ10~67	吸着力	180N
重量(kg)	3.7	サイズ(mm)	95×70×100
平行度	0.025mm/100mm	直角度	0.025mm/100mm
V溝の底の幅	※ 95mm	V溝角度	90°
材質	鋳鉄、フェライト磁石	用途	ケガキ用測定具、丸棒の固定用具とし て
注意	※吸着力はφ20mmのミガキ丸棒を吸着した時の値です。 ※個体差があるため、2個1組で使用する場合はご注意ください。 ※本体寸法はレバー部を含みません。		

レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。

研磨仕上品です。

定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。

代替品

品番 EA719DL-1



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.