


品番 : EA719DM-1

品名 : 70x80x 95mm Vブロック(マグネット付)

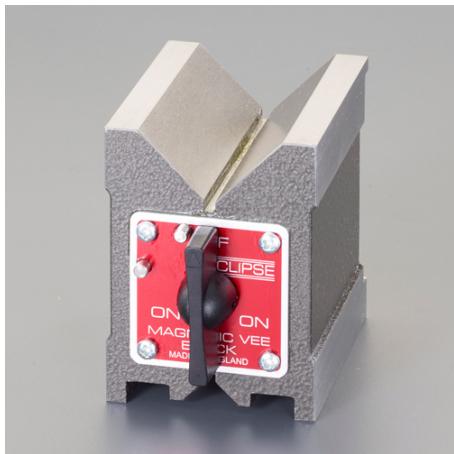

販売価格	35,700円(税抜)／39,270円(税込)		
カタログ価格	35,700円(税抜)／39,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		



#### 仕様

適応パイプサイズ	φ 22~65mm	吸着力	1372N(140kgf)
平行度	25 μm/100mm	直角度	25 μm/100mm
幅	70mm	奥行	80mm
高さ	95mm	材質	軟鋼
重量	3.12kg		
磁力ON/OFFレバー切替式			
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に			

#### 代替品

	品番 EA719DB-33 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.