



品番：EA719DM-2

品名：70x80x 95mm Vブロック(マグ ネット付)

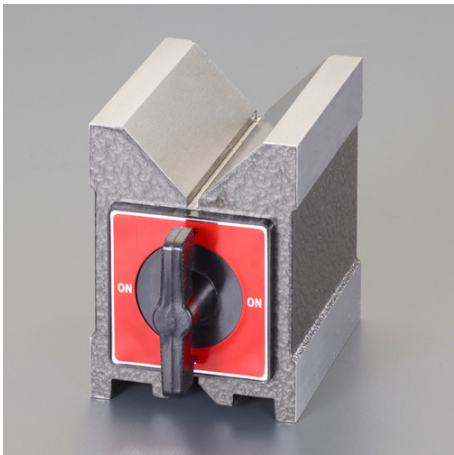

販売価格	63,000円(税抜)／ 69,300円(税込)		
カタログ価格	63,000円(税抜)／69,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/18 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0744ページ		

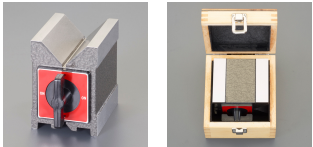

仕様

適応パイプサイズ	φ 22～65mm	吸着力	588N(60kgf)
平行度	10 μm/100mm	直角度	10 μm/100mm
幅	70mm	奥行	80mm
高さ	95mm	材質	軟鋼
重量	5.9kg		
磁力ON/OFFレバー切替式			
丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具、放電加工での保持具に			

代替品

	品番	EA719DL-2
	コメント	仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.