

 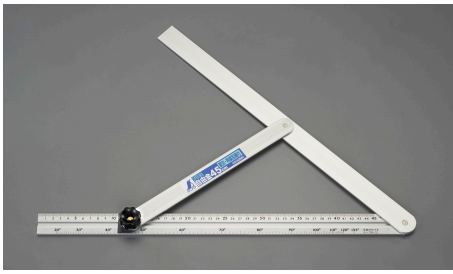


品番：EA719JA-13

品名：655x30x20mm 自由金(アルミ製)

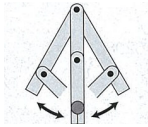

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,680円(税抜) / 7,348円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,680円(税抜) / 7,348円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/13 18:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0737ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------|--------|---|
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 62662 |
| サイズ(mm) | 655×30×20 | 目盛(cm) | 60 |
| 長さの許容差 | ±0.35m | 材質 | 本体:アルミ ねじ:ポリプロピレン樹脂 |
| 重量 | 480g | 用途 | ・任意の角度のケガキや写し取りに。 ・角度や勾配を測り、そのまま丸ノコガイド定規に。 ・目盛付は長さの測定に。 ・勾配目盛付は屋根勾配の確認に。 |

1°ピッチ(20~120°)です。

★竿は左右のどちらにも動くので、左右対称の位置合わせが簡単です。

竿が厚く、丸ノコガイド定規としても使えます。

溶接の角度確認に便利です。

筋交付でしっかり固定。作業中の角度変化を防ぎます。

締めやすいネジを採用しました。

測った角度を記録できるように書き込み用テープを貼りました。ペン・鉛筆などで角度を記入して、作業効率アップにお役立てください。(鉛筆で書き込むと消しゴムできれいに消せます)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.