
 


品番：EA719JA-2

品名：170x100mm スクエアー・止め型(ステンス製)

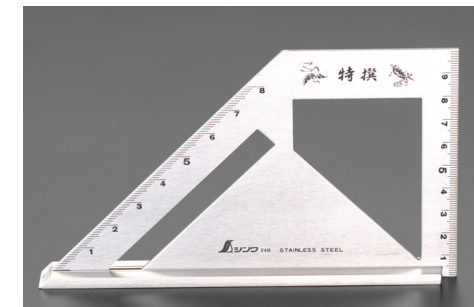

販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/03 00:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0731ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	62081
サイズ	本体:170×100×15mm 台以外:170×100×1.5mm	台サイズ	163×15×5mm
板厚	1.5mm	材質	ステンレス(目盛板:SUS420、台:SUS304)
重量	177g	角度精度	45°:±0.2/100mm 90°:±0.1/100mm
長さの許容差	±0.3mm	用途	・枠組の45°合わせに。 ・加工材料や製品の直角の検査に。 ・金属加工、木工、DIY作業に。
止型定規・完全 スコヤとして、1台2役になります。			
左右墨付は、片面で左右・45°の墨付ができます。			
45°・90°の角度確認、ケガキ作業が簡単にできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.