



品番 : EA719K-50

品名 : 25°-42.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)

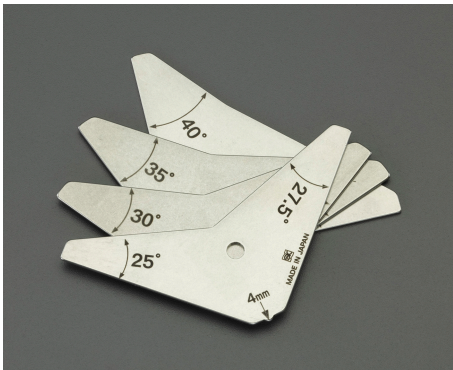

販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/02 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0752ページ		

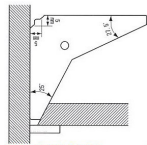

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WAL2542
測定範囲(サイズ)	すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定 すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび) 開先(ベベル)角度: 25・27.5・30・32.5・35・37. 5・40・42.5°固定	精度	長さ寸法の測定:±0.1mm 角度測定:±1°
サイズ	blank No,1:92×1.5×46mm 2:92×1.5×45mm 3:92×1.5×44mm 4:92×1.5×43mm	重量	100g
材質	ステンレス	用途	T継手の開先角度、突き合わせ継手の開先角度、すみ肉の脚長およびのど厚測定に
付属品	●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン		

合否判定が容易な限界寸法値を表示(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1mmとび)しています。

レーザー印字のため文字が見やすいです。

脚長は測定のとど厚寸法時の許容限界寸法を表示しています。

角度測定も可能です。

溶接後の測定に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.