



品番 : EA719K-51

品名 : 45°-62.5° 溶接角度限界ゲージ(ステンレス製)

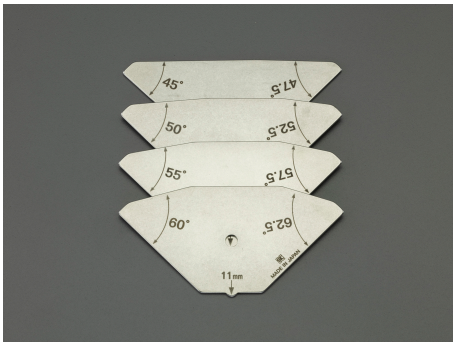

販売価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
カタログ価格	13,500円(税抜) / 14,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0752ページ		

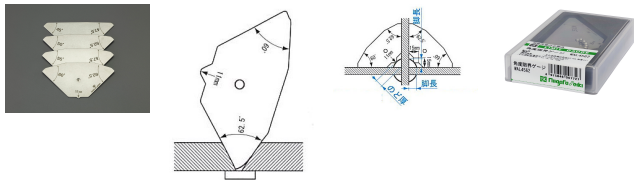

仕様

メーカー	新潟精機	型番	WAL4562
測定範囲(サイズ)	すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定 すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび) 開先(ベベル)角度: 45・47.5・50・52.5・55・57. 5・60・62.5°固定	精度	長さ寸法の測定:±0.1mm 角度測定:±1°
サイズ	blank No,1:92×1.5×43mm 2:92×1.5×44mm 3:92×1.5×45mm 4:92×1.5×46mm	材質	ステンレス
重量	120g	用途	T継手の開先角度、突き合わせ継手の開先角度、すみ肉の脚長およびのど厚測定に
付属品	●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン		

合否判定が容易な限界寸法値を表示(角度は2.5°とび、のど厚寸法は1mmとび)しています。

レーザー印字のため文字が見やすいです。

脚長は測定のど厚寸法時の許容限界寸法を表示しています。

角度測定も可能です。

溶接後の測定に使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.