



品番：EA719K-52


品名：溶接ルート間隔限界ゲージ(ステンレス製)

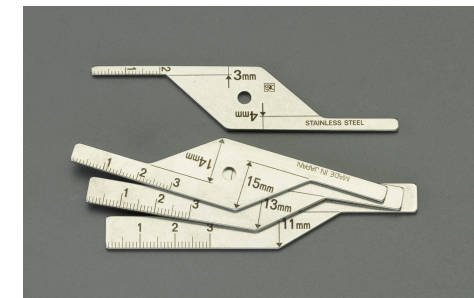

販売価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜)／13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2025/09/11 06:51現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0764ページ		

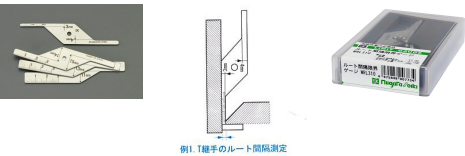

仕様

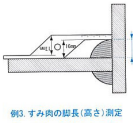メーカー	 新潟精機	型番	WRL310
測定範囲(サイズ)	本体直尺目盛:20mm 余盛高さ:10～17mm固定(1mmとび) すみ肉脚長:10～17mm固定(1mmとび) ルート間隔:3～10mm固定(1mmとび)	精度	長さ寸法の測定:±0.1mm
サイズ	90×2×20mm(ブランクNo.1～4)	材質	ステンレス
重量	60g	用途	T継手、突き合わせ継手のルート間隔、すみ肉の足長、突き合わせ継手の余盛高さ測定に
付属品	●PCケース ●ゲージx4 ●ボールチェーン		

ルート面、板厚測定が便利なスケール目盛を表示しています。

溶接後の各所測定に使用できます。

すきまゲージとしても利用できます。

