


品番：EA719K-54

品名：25°-65° アングル開先ゲージ

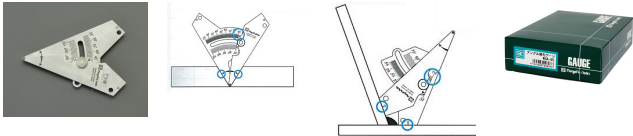

販売価格	16,000円(税抜)／ 17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/18 23:52現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0095ページ0765ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	WGA-65
測定範囲(サイズ)	開先(ベベル)角度:25～65°(最小読 取値:0.5°) 仕口部の角度スタッド溶接後の傾き: 70～110°	精度	角度測定:±0.5°
サイズ	63×1.5×117.5mm	材質	ステンレス(シルバー仕上)
重量	74g	用途	突き合わせ継手の開先角度、溶接仕 口部の角度測定に
付属品	●プラスチックケース		

各種規格公差に対応した最小読取値0.5°の精密さで開先角度の測定が可能です。

測定が難しかった内角の測定ができます。

先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応できます。

現場で使いやすい大きな目盛です。

併せてT継手の角度測定も余盛を避けて可能です。

反射しにくいシルバー仕上です。

堅牢、軽便で携帯に便利(プラスチックケース付)です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.