


品番：EA720GR-1

品名：15mmx1.0m 折れ尺(グラスファイバ-製)

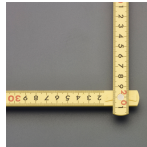

販売価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
カタログ価格	1,310円(税抜) / 1,441円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/09 17:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0721ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	78605
全長	1m(5段)	収納時サイズ	235(W)×15(D)×16(H)mm
幅	15mm	厚さ	3.2mm
重量(g)	67	材質	ナイロン樹脂(グラスファイバー入)
最小目盛	1mm	長さの許容差	0~1,000mm:±1.0mm 1,001~2,000mm:±1.4mm
用途	・長さ測定、線引き、バカ棒計測に。 ・配筋作業に。		

電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。

90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。

読み取りやすい大きな数字です。

水に強く目盛りも取れにくくなっています。


折りたたみ式で携帯に便利です。

ワイヤー入ジョイントで関節がしっかり固定され、折れ曲がりに強いです。

25,000回の折り畳み銅さでも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。

ナイロン樹脂にグラスファイバーを配合し、高い剛性と優れた真直性を実現しました。また、水に強くサビません。

代替品

	<p>品番 EA720GR-31 コメント 2.0m／オレンジ色</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.