


品番 : EA720YN-44

品名 : 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)

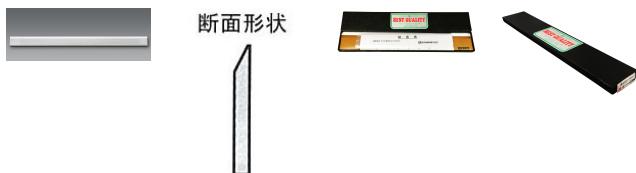

販売価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
カタログ価格	4,820円(税抜) / 5,302円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 05:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0746ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	B-A300H
長さ×幅×厚さ	300×35×5mm	真直度	16 μm
テーパー(mm)	10.0	刃厚(mm)	0.5
材質	機械構造用炭素鋼	重量	370g
焼入硬度	490-620HV	用途	板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に

A級

ベベル型

測定面研磨仕上

電子水準器での検査成績表付です。

焼入品です。

代替品

	品番 EA720YS-13 コメント 仕様ご確認下さい。
--	---------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.