


品番：EA720ZB-17

品名：0.08-120m レーザー距離計

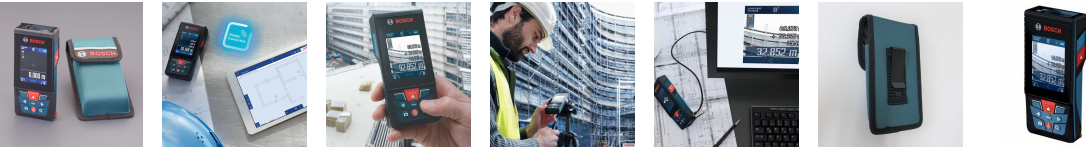

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 49,200円(税抜)／ 54,120円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 49,200円(税抜)／54,120円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2024/05/18 19:21現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|         |                           |          |                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー    | ボッシュ                      | 型番       | GLM120C                                                                                                                                  |
| 測定範囲    | 0.08～120m                 | 最小表示単位   | 距離測定:0.5mm<br>傾斜測定:0.1°                                                                                                                  |
| 測定精度    | 測定距離:±1.5mm<br>傾斜測定:±0.2° | 波長       | 650nm                                                                                                                                    |
| 出力      | <1mW以下(クラス II)            | 機能       | 距離、連続測定、<br>面積、体積・容積、<br>間接・ピタゴラス(4種)、<br>壁面積測定、等間隔測定、<br>傾斜測定、最小・最大測定、<br>距離の加算・減算、<br>タイマー測定、<br>自動メモリー(50件)、<br>照度設定、回転表示<br>オートパワーオフ |
| 防塵・防水性能 | IP54                      | 4つの測定基準可 | 本体先端、底部、三脚取付、ストッパー<br>ピン                                                                                                                 |
| 電源      | DC3.6Vリチウムイオンバッテリー(内蔵)    | サイズ      | 64×28×172(H)mm                                                                                                                           |
| 重量      | 210g                      | 三脚ねじ径    | 1/4"                                                                                                                                     |
| 充電時間    | 約5.5時間(空→フル充電)            | 使用温度範囲   | －10～45℃                                                                                                                                  |
|         |                           |          |                                                                                                                                          |

|                           |         |        |                            |
|---------------------------|---------|--------|----------------------------|
| 保管温度範囲                    | −20〜70℃ | 付属品    | キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル |
| 測定単位                      | m/cm/mm | メモリー容量 | 50件                        |
| レーザーカラー                   | 赤       |        |                            |
| 測定画面の撮影ができるカメラ機能          |         |        |                            |
| 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能       |         |        |                            |
| 大きく見やすいカラー液晶画面            |         |        |                            |
| スマートフォン、タブレットPCに連動        |         |        |                            |
| 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン！ |         |        |                            |

代替品

|                                                                                   |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>品番</b> EA720ZB-17A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:最大測定距離(120→150m)</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.