


品番：EA721K-33

品名：600mm レベル(マグ ネット付)



販売価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
カタログ価格	4,660円(税抜) / 5,126円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/02 17:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0730ページ		

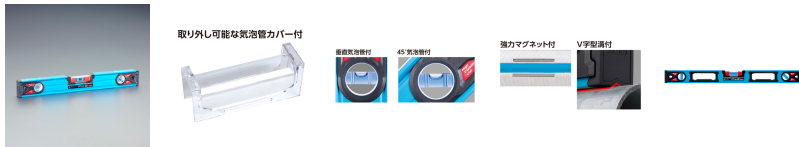

高精度で高い視認性の気泡管を採用しています

仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73383
全長(mm)	600	重量(g)	475
気泡管感度	0.35mm/m=0.0201°	精度	±1.0mm/m=±0.0573°以内
測定角度	0°、45°、90°	材質	本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
用途	建築、設備、工場などの水平、垂直、45°の確認に。		

傷や汚れを防ぐ取り外し可能な気泡管カバー付です。万が一、汚れたときはカバーの水洗いができます。
※本体は防水構造ではありません。

必要に応じて水平の調整が可能です。
※ご自身で精度調整を行なった場合は、保証の対象外となります。なお、垂直気泡管、45°気泡管は調整できません。

全気泡管±1.0mm/mと高精度を実現しました。

クリアブルーの溶液とホワイトラインで視認性の高い気泡管を採用しました。基準線が左右に3本ずつあり、水平と1/50・1/100勾配測定ができます。

握りやすい大型取手付です。

強力なヨーク付きマグネットで、鉄骨工事に便利です。

ボックス型でケガキやすい形状です。

垂直、45°気泡管付です。

測定面はV字型溝付でパイプ測定もできます。

高精度で高い視認性の気泡管を採用しています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.