
 
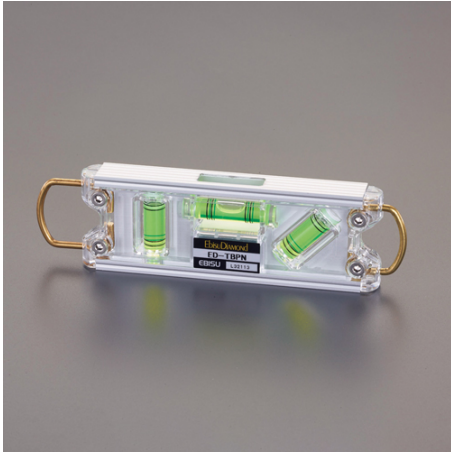


品番：EA721K-43

品名：160mm レベル(マグネット式)



販売価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
カタログ価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/02 04:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0730ページ		

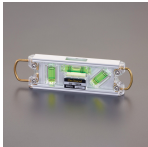

#### 仕様

メーカー	エビス	型番	ED-TBPN
サイズ(W×D×H)mm	160×16×43	重量(g)	110
測定角度	0°、45°、90°	感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	±1.00mm/m=±0.0573°以内	材質	ポリカーボネート、アルミ合金
色	本体:シルバー 気泡管:グリーン		

測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。

超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。

大型シャックルでスピーディーに収納と取出しができます。

蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。

45°付で、法勾配の測定に大変便利です。


大型窓で見やすい水平気泡管

カラビナ対応シャックルを内蔵しています。  
落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。

アルマイト・クリアー塗装仕上げ

4本線アクリル気泡管

代替品

	<p>品番 EA721K-62</p> <p>コメント</p>
--	---------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.