


品番 : EA721SA-3

品名 : 150x250mm アングルレベル

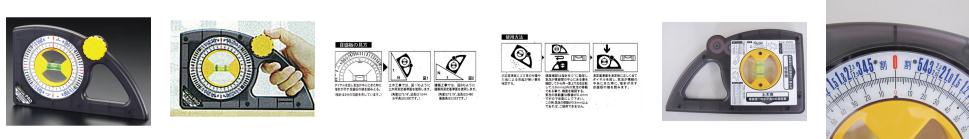

販売価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
カタログ価格	2,990円(税抜) / 3,289円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/01/13 12:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0732ページ		



## 仕様

メーカー	エビス	型番	ED-25SPRO
サイズ(W×D×H)mm	250×20×150	測定範囲	0~360°(0~90°×4) 勾配目盛:0.5分~2割、度:0°~90°
目盛	勾配:0.5分(0~8分)、1割、1.2割、1.5割、1.8割、2割、度:2°毎	重量	295g
材質	特殊樹脂	感度	0.5mm/m=0.0286°
精度	±17.5mm/m=±1.0°以内	用途	傾斜角測定
カラー	黒(スケルトン)		

土木用勾配、建築用勾配が測定できます。

360°回転式で角度を設定して測定できます。

測定基準面が、V溝付でパイプ等の測定ができます。

大型ダイヤルと握りやすい取手がついています。

手元でダイヤル調整可

見やすい大型目盛

代替品



品番 EA721SA-8

コメント

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.