


品番：EA721XM-11

品名：デジタル受光器(ロッドクランプ付)

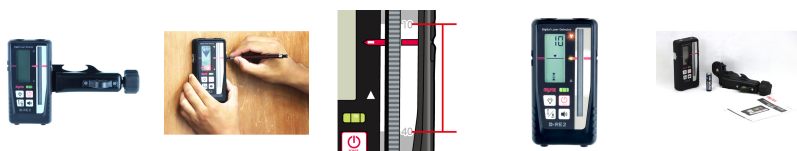

販売価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
カタログ価格	44,000円(税抜) / 48,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/12 21:37現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0707ページ		



#### 仕様

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
メーカー	マイゾックス (myzox)	型番	D-RE2/D-RC
仕様	セット(受光器・ロッドクランプ)	受光幅	90mm(-30mm~60mm)
数値表示範囲	80mm(-25mm~55mm)	受光角度	±45°
検出可能波長	450nm~800nm	受光可能範囲	1m~300m(EA721XM-10の受光器使用時)
受光単位(分解能)	0.5mm・1.0mm・2.0mm・5.0mm・10.0mm	ブザー音量	High:100dBA Low:75dBA
オートパワーオフ	受光または操作しない状態で30分後	受光センター位置	本体上端から41mm
0セット可能範囲	50mm	サイズ	69(W)×25(D)×135(H)mm
重量	約175g(電池含まず)	防塵・防水性能	IP67
電源	単3アルカリ乾電池×1本(付属)	電池寿命	約45時間
使用温度範囲	-20~70℃	保管温度範囲	-40~70℃
付属品	・デジタル受光器 ・ロッドクランプ ・単3アルカリ乾電池×1本		

5段階の受光単位から選択可能

新たに0.5mmという非常に詳細な受光単位が追加され、5段階から選択可能になりました。

作業用途に合わせて自由に選択いただけます。

0セット機能搭載

任意の高さを基準(0位置)に設定することができ、レベルを確認する作業などで効率的作業が行えます。

また、クランプを締め込む際におこりうるズレの心配がありません。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.