


品番：EA722ZN-24

品名：240℃ 示温材(サーモクレヨン)

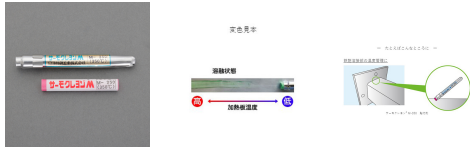

販売価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
カタログ価格	2,400円(税抜) / 2,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/11 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0817ページ		



仕様

メーカー	日油技研工業	型番	M-240
商品名	サーモクレヨン	指示温度	240℃
色	黄	サイズ	φ10×75mm
材質	示温顔料、増白剤、樹脂	用途	<ul style="list-style-type: none">・加熱した物体の温度管理に。・鍛造の温度、金型の温度測定等に。・焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理に。・銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理に。・鉄骨溶接時のパス間温度管理に。・反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理に。・プラントの配管等の発熱点検に。・モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検に。・煙突、かまど付近の温度管理に。・金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理に。
仕様	不可逆性		

温度変色なし

携帯しやすいクレヨン型示温材

加熱した物体が指示温度に達していれば溶ける仕組みです。

熔融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。

すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。

加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。

着色していますので、温度品種の識別が容易です。

ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。

本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。

色は、識別色です。熔融温度とは関係ありません。

※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。

※指示温度に達していない場合は、溶けません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.