


品番：EA722ZN-30

品名：300℃ 示温材(サーモクレヨン)

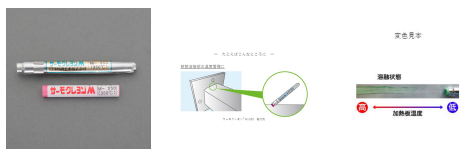

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,600円(税抜) / 2,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/10 19:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0802ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------|------|---|
| メーカー | 日油技研工業 | 型番 | M-300 |
| 商品名 | サーモクレヨン | 指示温度 | 300℃ |
| 色 | 紫 | サイズ | φ10×75mm |
| 材質 | 示温顔料、樹脂 | 用途 | <ul style="list-style-type: none">・加熱した物体の温度管理に。・鍛造の温度、金型の温度測定等に。・焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理に。・銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理に。・鉄骨溶接時のパス間温度管理に。・反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理に。・プラントの配管等の発熱点検に。・モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検に。・煙突、かまど付近の温度管理に。・金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理に。 |
| 仕様 | 不可逆性 | | |

温度変色なし

携帯しやすいクレヨン型示温材

加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。

| |
|---|
| すでに加熱された物体の温度チェック用にご使用ください。 |
| 着色していますので、温度品種の識別が容易です。 |
| ホルダーに差し込み、付属のクリップで固定してご使用ください。 |
| ※ペイントのように、予め塗布して色の変化で温度確認するものではありませんので、ご注意ください。 |
| ※指示温度に達していない場合は、溶けません。 |
| 本製品は湿度を嫌います。所定のポリ袋容器に入れて保管してください。 |
| 色は、識別色です。溶融温度とは関係ありません。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.