


品番：EA723-4

品名：24mmx55N.m フレアナット用トルクレンチ

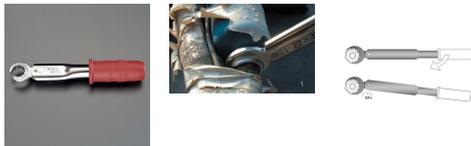

販売価格	8,670円(税抜) / 9,537円(税込)		
カタログ価格	8,670円(税抜) / 9,537円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/01 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0016ページ		



狭い場所でも作業しやすい12ポイントのヘッドです

仕様

トルク精度	±3%以内	口径	24mm
トルク	55N・m	適合フレアナット	1/2" (φ12.7mm)
全長	240mm		
フレアナット用			
エアコン、冷凍機器用			
ゴムグリップで握り良いです。			
<使用方法> 表示トルクが掛かると、カチッという音がしてサブ画像のように根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。			

代替品

	<p>品番 EA723A-24</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

