


品番：EA723A-36

品名：36mmx100N.m フレアナット用トルクレンチ

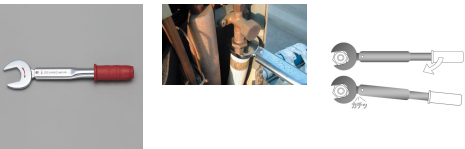

販売価格	10,400円(税抜)／ 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜)／11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 45 (2026/04/01 19:58現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0016ページ		



握りやすいゴムクリップ

仕様

精度	±3%以内	全長	360mm
口径	36mm	トルク	100N・m
適合フレアナット	3/4” (φ 19.05mm)	重量	705g
エアコン、冷凍機用			
フレアナット用			
<使用方法> 1.グリップ中央部を握り、先端中央にも手を添えて、手をこねないように静かに動かして下さい。そうすれば、表示トルクが掛かると、「クリック感」を感じ、根元が曲がります。また、力を緩めると元の状態に戻ります。 2.反動をつけたり、手首をこねては「クリック感」や「音」を見逃す場合があります、動きを止められない為に、過大トルクの原因になりますので、ご注意ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.