


品番：EA723HP-4A

品名：40- 200N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)

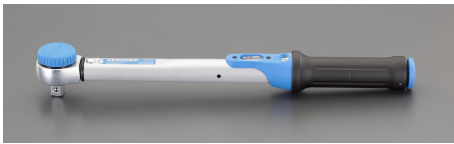

販売価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 01:16現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0506ページ		



差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます

仕様

差込角	1/2"	トルク範囲	40～200N・m
最小目盛	10N・m	全長	485mm
重量	1100g	精度	±4%
差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。			
締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音で感じることができます。			
高品質で堅牢な設計と構造で長寿命			

代替品

	品番	EA723VA-123
	コメント	仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.