


品番：EA723HP-5A

品名：60- 300N.m/1/2"DR トルクレンチ(ラチェット式)

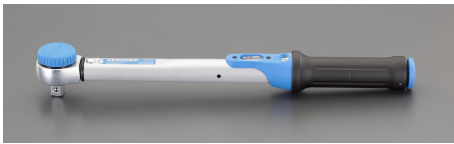

販売価格	36,600円(税抜)／ 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜)／40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます

仕様

差込角	1/2"	トルク範囲	60～300N・m
最小目盛	10N・m	全長	577mm
重量	1.40kg	精度	±4%

差込みを付け替えて逆ねじにも使用できます。

締め付け不足、締め付け過ぎのリスクを軽減します。トルクが設定値に達すると、クリック音で感じることができます。

高品質で堅牢な設計と構造で長寿命

代替品

	品番	EA723JG-59
	コメント	メーカー違い、仕様をご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.