


品番：EA723JK-27

品名：20-100N・m(1/2"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)

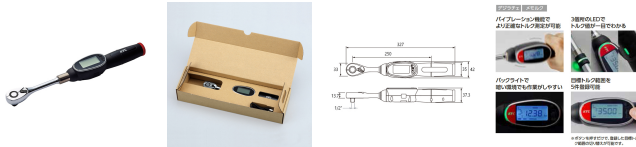

販売価格	52,100円(税抜) / 57,310円(税込)		
カタログ価格	52,100円(税抜) / 57,310円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/05 04:42現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0508ページ		



#### 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEW100-C4
差込角	12.7sq(1/2")	トルク範囲	20~100N・m
最小目盛	0.1N・m	測定精度	±3%
ギア数	36歯	測定方向	右ねじ、左ねじ
使用環境温度	0~40℃	電源	リチウムイオン電池 (DC3.7V / 2600mAh)
充電時間	約3時間	全長	327mm
グリップ径	35mm	有効長	250mm
重量	516g	付属品	バッテリー USBケーブル クリックガイド 校正証明書

設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。

3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。

暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。

目標トルク範囲を5件登録可能でボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができます。

トルク測定値を数値で確認、トルク値の状態を光と音でお知らせ

パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。

国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク測定機能を搭載。

ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存、モードの変更で自動保存も可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.