


品番 : EA723KT-20

品名 : M3-M6/0.7-4.6N·m トルクアダプターセット

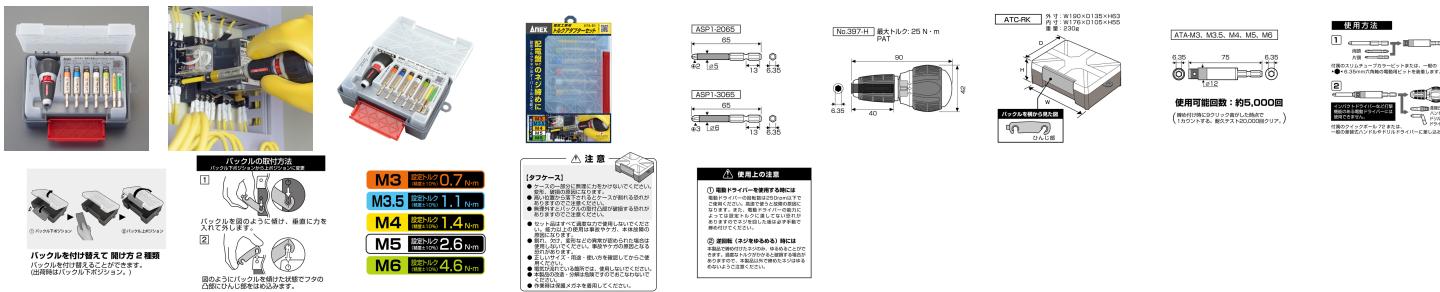

販売価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/02 07:01現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0501ページ		



## 仕様

メーカー	アネックスツール(Anex)	型番	ATA-S1
入組み点数	8	<セット内容>	トルクアダプターM3・M3.5・M4・M5・M6 スリムチューブカラービット(+) #2×65mm・(+)#3×65mm ラチェットドライバーハンドル
トルク範囲	0.7~4.6N·m	差込六角対辺	1/4"
六角シャンク	1/4"	適応ねじサイズ	M3・M3.5・M4・M5・M6
精度	±10%	材質	ATA:炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金。ネオジウム磁石 クイックボール72:合金鋼・PP・TPE スリムカラーチューブビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・架橋ポリオレフィン樹脂 ケース:PP
重量	600g	ケースサイズ	外寸:190×135×63(H)mm 内寸:176×105×55(H)mm

トルクドライバー・クイックボール72ラチェットドライバーハンドル・スリムチューブカラービットのセット

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます

配電盤のネジ締め作業に

設定トルク値は配慮盤での使用を想定しています。  
他の用途で合わない場合があります。

7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)

スリムチューブカラービット

保護チューブでショートや周りの傷付け防止

クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル  
強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル

1000kgに耐える丈夫なタフケース付き(極厚設計3mm)

バックル付け替えて開け方2種類

スタッキングで安定する足付き

RoHS2適合品

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.