



品番 : EA723MF-1

品名 : 10-27mm/ 3- 15N·m アジヤスタブル・トルクレンチ

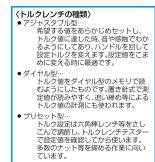

販売価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
カタログ価格	37,700円(税抜) / 41,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 08:07現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0510ページ		

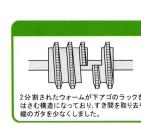

仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM15
精度	±4%	対辺(mm)	10~27
トルク範囲(N·m)	3~15	最小目盛(N·m)	0.2
全長(mm)	289		

設定値がひと目でわかる数字表示

校正証明書付

口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.