


品番 : EA723MF-6

品名 : 10-27mm/15- 60N·m アジャスタブル・トルクレンチ



販売価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
カタログ価格	38,600円(税抜) / 42,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 00:08現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0510ページ		

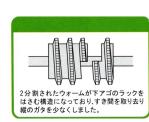

仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM60
精度	±4%	対辺(mm)	10~27
トルク範囲(N·m)	15~60	最小目盛(N·m)	0.5
全長(mm)	330		

R410A対応

設定値がひと目でわかる数字表示

口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

校正証明書付

代替品

	品番 EA723MF-4 コメント トルク範囲:10~50N·m
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

