
 


品番：EA723MG-33

品名：27-135N・m(3/8"DR) [デジタル]トルクレンチ

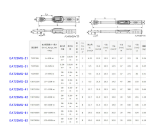

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,400円(税抜) / 54,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,400円(税抜) / 54,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/11 14:09現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0498ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------|----------|
| メーカー | TONE | 型番 | T3DT135H |
| 差込角 | 3/8" | トルク範囲(N・m) | 27~135 |
| 最小目盛(N・m) | 3.0 | 全長(mm) | 380 |
| 重量 | 0.65kg | 精度 | ±3% |
| 電源 | 単4電池×2本(別売) | | |
| 最大250件のデータを保存できます。 | | | |
| 設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。 | | | |
| 左右両方向測定 | | | |
| CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。 | | | |
| 付属品 | 校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.