


品番 : EA723NG-11

品名 : 60-420N·m(3/4"DR) [ラチエット式]トルクレンチ



販売価格	66,500円(税抜)／73,150円(税込)		
カタログ価格	66,500円(税抜)／73,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 05:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0510ページ		

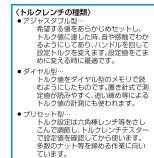

仕様

メーカー	TONE	型番	T6L420NR
差込角	3/4"	トルク範囲	60~420N·m
最小目盛	2.0N·m	精度	±3%
全長	965mm	重量	3.4kg
ケースサイズ	1050(W)×105(D)×80(H)mm	付属品	校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。

ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。

トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。

設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

校正証明書付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

