


品番 : EA723NK-24

品名 : 10 - 50N·m ヘッド 交換式トルクレンチ(メガネヘッド付)



販売価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
カタログ価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 23:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		

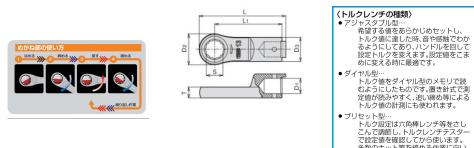

## 仕様

メーカー	TONE	型番	T12D50RM50
トルク精度	±3%(スパナヘッド使用時は±4%)	トルク範囲(N·m)	10~50
最小目盛(N·m)	0.5	ラチェットめがねヘッド (12P)	10・12・13・14・17mm
本体全長(mm)	277	サイズ(mm)	D1:12 D2:20~31.5 D3:19 L1:53 T:7.3~10.3
本体重量(g)	410		

ヘッド交換式

交換ヘッドと組み合わせることで様々な所でトルク管理が可能です。

めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。

12ポイント

校正証明書付

差込部サイズ	φ12		
--------	-----	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.