


品番 : EA723PB-35

品名 : 1.0-5.0Nm/3.0Nm トルクドライバ-(フリセット型)

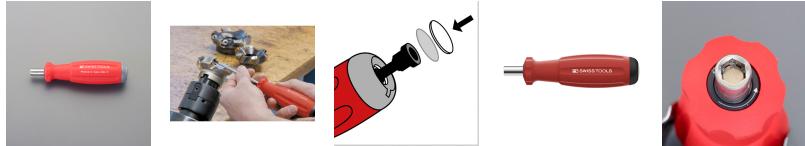

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,600円(税抜)／17,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,600円(税抜)／17,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 12:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0513ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------------|--------------|------------|---------------|
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8314.M3.0Nm |
| 初期設定トルク(N·m) | 3 | トルク範囲(N·m) | 1.0～5.0 |
| 全長(mm) | 141 | 精度 | ±6% |
| 重量(g) | 116 | | |

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。(六角棒レンチは付属しません)

トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。

初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。

ビットはマグネットで保持します。

トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。

作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。

スローアウェイ式のチップ交換に。

樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。

その他のトルク管理が必要とされる精密作業に。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.