


品番：EA723PB-38

品名：3.2-16.0Nm/10.0Nm トルクドライバ-（フ リセッ ト型）

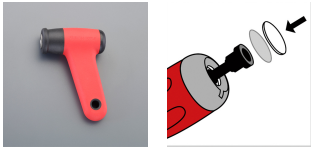

販売価格	17,800円(税抜)／ 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜)／19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/10/21 00:07現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	PBSWISSTOOLS	型番	PB8324.A10Nm
初期設定トルク(N・m)	10.0	トルク範囲(N・m)	3.2～16.0
全長(mm)	88	精度	±6%
重量(g)	194		

トルク値を変更する際は5mmの六角棒レンチをご使用ください。（六角棒レンチは付属しません）
トルク値の調整は時計回りで+、反時計回りで-になります。
初期設定トルク値はキャップ部中のペーパーに印字されています。
トルクテスターを使用して自分で調整が可能です。
作業目的に応じて設定範囲内で設定できます。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。

代替品

	品番 EA723PB-14A コメント トルク値を任意で変更可能。
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.