

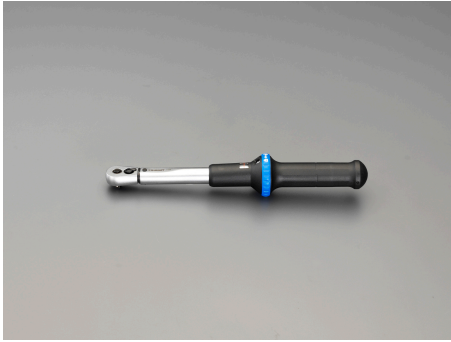
 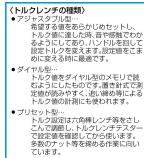


品番 : EA723TA-1

品名 : 5 - 25 N.m(1/4"DR)トルクレンチ(ラチェット式)

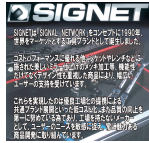

販売価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
カタログ価格	13,600円(税抜) / 14,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/09 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0496ページ		



インチ・ミリ換算表	
1/2" - 6.35mm	3/4" - 8.53mm
1/2" - 12.7mm	1" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	71008
精度	±3%	差込角	1/4"
ギア数	45歯	送り角	8°
トルク範囲	5~25N・m	最小目盛	0.1N・m
全長	290mm	重量	420g

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.