


品番：EA723TA-13

品名：10- 50N.m(3/8"DR) 絶縁トルクレンチ(ラチェット式)



販売価格	63,800円(税抜) / 70,180円(税込)		
カタログ価格	63,800円(税抜) / 70,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 15:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0214ページ		

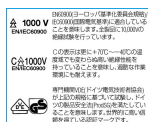

#### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	E43038
差込角	3/8"	トルク範囲	10~50N・m
全長	288mm	最小目盛	0.5Nm
精度	±4%	ダイヤル直径	36mm
ヘッド幅	37.5mm	ヘッド高さ	50mm(ドライブ部除く)
ヘッド部材質	クロムモリブデン鋼	質量	518g
1000V絶縁(欧州規格 IEC60900準拠)			
ラチェット式			
プリセット型			
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。			
校正不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.