


品番：EA723TA-4

品名：40 -200 N.m(1/2"DR)トルクレンチ(ラチェット式)

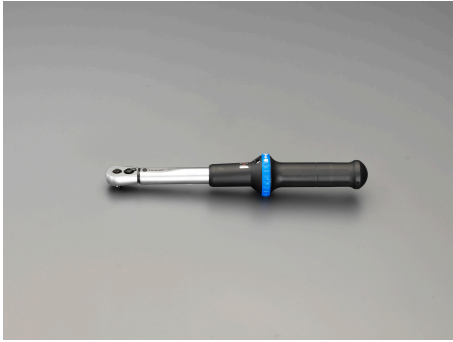

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,600円(税抜) / 17,160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,600円(税抜) / 17,160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 119 (2026/06/09 14:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0496ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---------------|------|-------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 73010 |
| 精度 | ±3% | 差込角 | 1/2" |
| ギア数 | 45歯 | 送り角 | 8° |
| トルク範囲 | 40~200N・m | 最小目盛 | 1N・m |
| 全長 | 500mm | 重量 | 1200g |

ラチェット部は左右切替式

測定方向は右方向(時計回り)のみです。逆ねじには非対応です。

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.