


品番 : EA723VE-1

品名 : 2.5- 25Nm(9x12mm) トルクレンチ(プリセット型)



販売価格	31,200円(税抜)／34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜)／34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 05:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0495ページ		

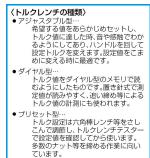

既定のトルクへ達すると、手に伝わるクリック感と音で容易に認識できます

## 仕様

メーカー	Wera	型番	075670
商品名	XP1	トルク範囲(N·m)	2.5~25
最小目盛(N·m)	2.5	全長(mm)	217
重量(g)	300	精度	±2%
ヘッド差込角	9×12mm		

多目的に使えるヘッド交換式

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.