


品番：EA723VH-11

品名：3.0 -6.0N.m トルクドライバー(アジャスタブル)

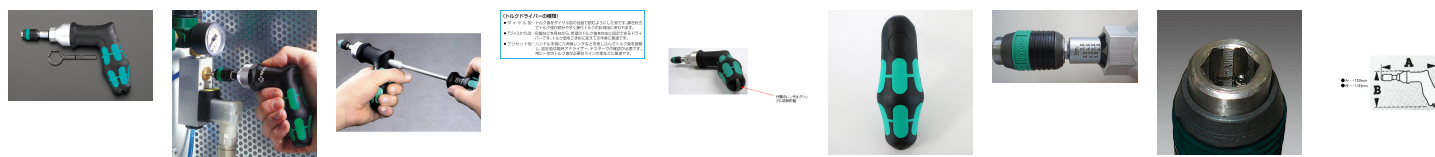

販売価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/09 17:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0502ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	074702
商品名	7442	トルク範囲(N・m)	3.0~6.0
最小目盛(N・m)	0.25	全長(mm)	150
差込六角対辺	1/4"	精度	±6%
重量(g)	200		

読みやすいスケール値付きで、手作業で必要なトルク値を調整できます。

オーバートルクの際はクリック音が鳴ります。

右回転方向でトルクがきき、左回転方向は通常のドライバーとして使用できます。

トルクは付属レンチによるアジャスト方式

レンチはハンドル内に収納可能です。

トルク校正時はトルク値調性キット(EA723VJ-22)を使用して調整して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.